


Cono di tenuta universale 24° / 60°
Universal conical seal 24° / 60°
Universaldichtkegel 24° / 60°


DIN 3868

DKM/L

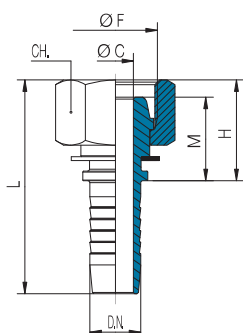


CODICE Part n° Bestell-Nr.	DN ND DN	Filetto Thread Gewinde	Ø F ø F ø F	DN Tubo DN Hose DN Schlauch	CH	L	Ø C	H	M
b S 30 41 8 306 006 A	L 8	M 14x1,5	1/4"	06	17	51	4	23	19,5
b S 30 41 8 308 006 A	L 10	M 16x1,5	1/4"	06	19	51	4	23	19,5
b S 30 41 8 308 008 A	L 10	M 16x1,5	5/16"	08	19	51,5	5,5	23,5	20
a S 30 41 8 308 010 A	L 10	M 16x1,5	3/8"	10	19	53,5	7	24	19,5
b S 30 41 8 310 008 A	L 12	M 18x1,5	5/16"	08	22	53	5,5	25	20,5
b S 30 41 8 310 010 A	L 12	M 18x1,5	3/8"	10	22	54	7	24,5	20,5
b S 30 41 8 313 010 A	L 15	M 22x1,5	3/8"	10	27	55,5	7	26	21
b S 30 41 8 313 013 A	L 15	M 22x1,5	1/2"	12	27	56,5	9,5	27	22
b S 30 41 8 316 016 A	L 18	M 26x1,5	5/8"	16	32	63	12,5	29	24,5

DKM/L 90

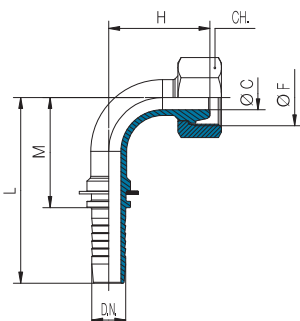

b S 30 53 8 306 006 A	L 8	M 14x1,5	1/4"	06	17	55	4	30	27
b S 30 53 8 308 006 A	L 10	M 16x1,5	1/4"	06	19	56	4	30	28
b S 30 53 8 308 008 A	L 10	M 16x1,5	5/16"	08	19	58	5,5	30	30
a S 30 53 8 308 010 A	L 10	M 16x1,5	3/8"	10	19	63	7	38	33,5
b S 30 53 8 310 008 A	L 12	M 18x1,5	5/16"	08	22	58	5,5	30,5	30
b S 30 53 8 310 010 A	L 12	M 18x1,5	3/8"	10	22	64	7	35	34,5
b S 30 53 8 313 010 A	L 15	M 22x1,5	3/8"	10	27	64	7	35,5	34,5
b S 30 53 8 313 013 A	L 15	M 22x1,5	1/2"	12	27	71,5	9,5	39,5	42
b S 30 53 8 316 016 A	L 18	M 26x1,5	5/8"	16	32	88	12,5	49,5	54

DKM/L 45

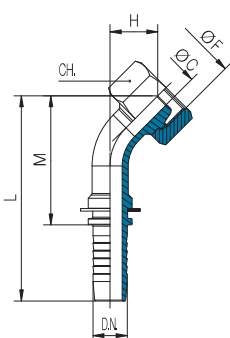

b S 30 83 8 306 006 A	L 8	M 14x1,5	1/4"	06	17	62,5	4	14,5	34,5
b S 30 83 8 308 006 A	L 10	M 16x1,5	1/4"	06	19	63	4	15,5	35
b S 30 83 8 308 008 A	L 10	M 16x1,5	5/16"	08	19	64,5	5,5	15	36,5
a S 30 83 8 308 010 A	L 10	M 16x1,5	3/8"	10	19	72,5	7	19,5	43
b S 30 83 8 310 008 A	L 12	M 18x1,5	5/16"	08	22	65	5,5	15,5	37
b S 30 83 8 310 010 A	L 12	M 18x1,5	3/8"	10	22	71	7	18	41,5
b S 30 83 8 313 010 A	L 15	M 22x1,5	3/8"	10	27	71,5	7	18,5	42
b S 30 83 8 313 013 A	L 15	M 22x1,5	1/2"	12	27	79,5	9,5	18,5	50
b S 30 83 8 316 016 A	L 18	M 26x1,5	5/8"	16	32	95	12,5	24	61

a: dado pressato
b: dado passante

a: crimped nut
b: slip-on nut

a: verpresste Überwurfmutter
b: verkrimpte Überwurfmutter