


# Gewindereduzierungen

Beide Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch

Abdichtung durch Profildichtring PEFLEX

Standardwerkstoff der Profildichtringe ist NBR

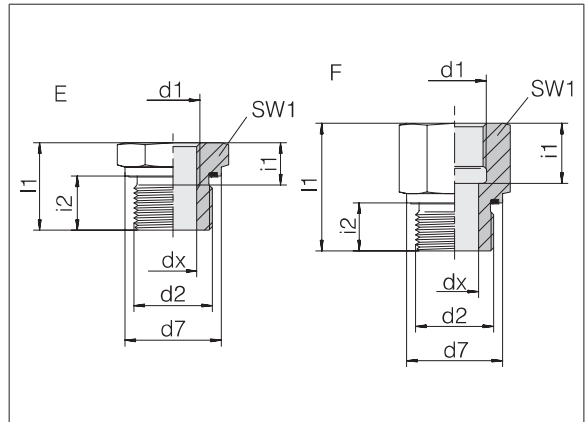

| Außengewinde<br>d2 | Innengewinde<br>d1 | Druck  | d7   | dx   | l1   | SW1 | i1   | i2 | Form | Nm<br>-10 % | kg/100<br>ca. | Bestell-Nr. | Bezeichnung         |
|--------------------|--------------------|--------|------|------|------|-----|------|----|------|-------------|---------------|-------------|---------------------|
| G 1/8 A            | G 1/4              | PN 630 | 13,9 | 4    | 32,5 | 19  | 17   | 8  | F    | 20          | 4,2           | 1149012000  | GP-SDS-G1/8E-IG1/4  |
| G 1/8 A            | G 3/8              | PN 630 | 13,9 | 4    | 33,5 | 24  | 17   | 8  | F    | 20          | 6,8           | 1149002000  | GP-SDS-G1/8E-IG3/8  |
| G 1/4 A            | G 1/8              | PN 630 | 18,9 | 5    | 31,5 | 19  | 12   | 12 | F    | 60          | 4,6           | 1149052000  | GP-SDS-G1/4E-IG1/8  |
| G 1/4 A            | G 3/8              | PN 630 | 18,9 | 5    | 37,5 | 24  | 17   | 12 | F    | 60          | 7,3           | 1149042000  | GP-SDS-G1/4E-IG3/8  |
| G 1/4 A            | G 1/2              | PN 630 | 18,9 | 5    | 41,5 | 30  | 20   | 12 | F    | 60          | 12,4          | 1149032000  | GP-SDS-G1/4E-IG1/2  |
| G 1/4 A            | G 3/4              | PN 630 | 18,9 | 5    | 44,5 | 36  | 22   | 12 | F    | 60          | 18,5          | 1149022000  | GP-SDS-G1/4E-IG3/4  |
| G 3/8 A            | G 1/8              | PN 630 | 21,9 | 8,5  | 22,5 | 22  | 8    | 12 | E    | 90          | 3,8           | 1149092000  | GP-SDS-G3/8E-IG1/8  |
| G 3/8 A            | G 1/4              | PN 630 | 21,9 | 8    | 37,5 | 22  | 17   | 12 | F    | 90          | 7,2           | 1149082000  | GP-SDS-G3/8E-IG1/4  |
| G 3/8 A            | G 1/2              | PN 630 | 21,9 | 8    | 42,5 | 30  | 20   | 12 | F    | 90          | 13,2          | 1149072000  | GP-SDS-G3/8E-IG1/2  |
| G 3/8 A            | G 3/4              | PN 400 | 21,9 | 8    | 45,5 | 36  | 22   | 12 | F    | 90          | 19,1          | 1149062000  | GP-SDS-G3/8E-IG3/4  |
| G 1/2 A            | G 1/8              | PN 630 | 26,9 | 8,5  | 24   | 27  | 8    | 14 | E    | 150         | 6,5           | 1149152000  | GP-SDS-G1/2E-IG1/8  |
| G 1/2 A            | G 1/4              | PN 630 | 26,9 | 11,5 | 24   | 27  | 12   | 14 | E    | 150         | 5,6           | 1149142000  | GP-SDS-G1/2E-IG1/4  |
| G 1/2 A            | G 3/8              | PN 630 | 26,9 | 12   | 37,5 | 27  | 17   | 14 | F    | 150         | 9,7           | 1149132000  | GP-SDS-G1/2E-IG3/8  |
| G 1/2 A            | G 1/2              | PN 630 | 26,9 | 12   | 42   | 30  | 20   | 14 | F    | 150         | 12,3          | 1149402000  | GP-SDS-G1/2E-IG1/2  |
| G 1/2 A            | G 3/4              | PN 400 | 26,9 | 12   | 47,5 | 36  | 22   | 14 | F    | 150         | 19,4          | 1149122000  | GP-SDS-G1/2E-IG3/4  |
| G 1/2 A            | G 1                | PN 400 | 26,9 | 12   | 50,5 | 41  | 24,5 | 14 | F    | 150         | 23,7          | 1149112000  | GP-SDS-G1/2E-IG1    |
| G 1/2 A            | G 1 1/4            | PN 400 | 26,9 | 12   | 54,5 | 55  | 26,5 | 14 | F    | 150         | 50,3          | 1149102000  | GP-SDS-G1/2E-IG11/4 |
| G 3/4 A            | G 1/4              | PN 400 | 31,9 | 11,5 | 26   | 32  | 12   | 16 | E    | 200         | 10,1          | 1149212000  | GP-SDS-G3/4E-IG1/4  |
| G 3/4 A            | G 3/8              | PN 400 | 31,9 | 15   | 26   | 32  | 12   | 16 | E    | 200         | 8,5           | 1149202000  | GP-SDS-G3/4E-IG3/8  |
| G 3/4 A            | G 1/2              | PN 400 | 31,9 | 16   | 42,5 | 32  | 20   | 16 | F    | 200         | 15,0          | 1149192000  | GP-SDS-G3/4E-IG1/2  |
| G 3/4 A            | G 1                | PN 400 | 31,9 | 16   | 52,5 | 41  | 24,5 | 16 | F    | 200         | 24,7          | 1149182000  | GP-SDS-G3/4E-IG1    |
| G 3/4 A            | G 1 1/4            | PN 400 | 31,9 | 16   | 56,5 | 55  | 26,5 | 16 | F    | 200         | 51,4          | 1149172000  | GP-SDS-G3/4E-IG11/4 |
| G 3/4 A            | G 1 1/2            | PN 315 | 31,9 | 16   | 58,5 | 60  | 28,5 | 16 | F    | 200         | 59,6          | 1149162000  | GP-SDS-G3/4E-IG11/2 |

